


品番：EA968AE-6

品名：[180M] モーターベース

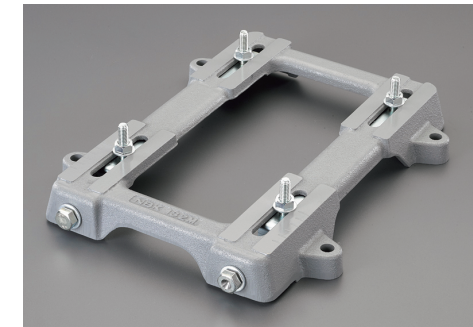

販売価格	26,400円(税抜)／29,040円(税込)			
カタログ価格	26,400円(税抜)／29,040円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/22 09:22現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1218ページ			



仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	MBA-180M
わく番号	180M	サイズ	E:279mm、F:241mm BM:477mm、BN:420mm
材質	本体: 鋳鉄 スライドピース: SS400(三価クロメート処理) ボルト: スチール(三価クロメート処理)	重量	7.9kg
対応モーターメーカー	・三菱電機株式会社 ・東芝産業機器システム株式会社 ・株式会社日立産機システム ・富士電機株式会社 ・株式会社安川電機/安川モートル株式会社	適用モーター出力(全閉型)	4極: 18.5kW、22kW 6極: 15kW 8極: 11kW

引張用・調節用の各ボルトを操作することで、ベルトに張力を付与します。	
<調節が簡単> 1方向からの操作で、ベルトの張力付与・除荷作業が可能。 狭い操作側からの作業が不要。 モーターの傾きや移動量が分かる目盛り付き	
<モーターの設置が簡単> 固定用ボルトが本体から突き出しているため、モーター設置の際、モーターベースの固定用ボルトとモーターの取付け穴の位置合わせが容易	
<コンパクト>	

調整時に使用する各ボルトは本体に収納されるため、飛び出しません。
コンパクトで安全な構造。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.