


品番：EA968DG-25

品名：1/25 ギヤヘッド (60-90W用/フランジ付ボールベアリング)

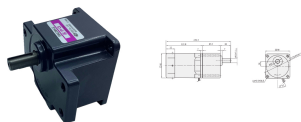

販売価格	14,900円(税抜) / 16,390円(税込)		
カタログ価格	14,900円(税抜) / 16,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 06:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1267ページ		



#### 仕様

メーカー	SPG	型番	S9KC25BH-S
減速比	1/25	許容トルク	8.09N・m(50Hz) 6.47N・m(60Hz) (許容トルクは60Wの値です。)
定格回転速度	60rpm(50Hz) 72rpm(60Hz)	サイズ	□90mm
重量	1.40kg		
60・90W用			
フランジ付ボールベアリングタイプ			
ギヤヘッドは、モーターの回転速度を減速させ、発生トルクを大きくさせることができます。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.