


品番：EA968E-2

品名：DC1.5V モーター(RE-140型)

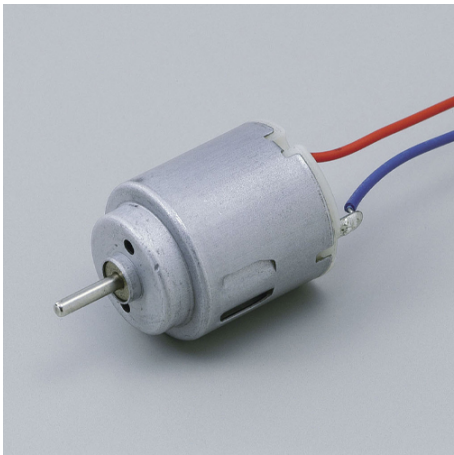

販売価格	290円(税抜)／ 319円(税込)		
カタログ価格	290円(税抜)／319円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 （2025/05/06 15:21現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1266ページ		



仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	HK-M140H
定格出力	0.819W	電圧	DC1.5V
定格電流(A)	0.56	定格トルク(N・m)	13.5
定格回転速度(rpm)	5,913±10%	適正負荷回転数	5,400 (r/min)
リード線タイプ			
RE-140型			
工作用DCモーター			
＋を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.