



品番：EA968E-4

品名：DC3.0V モーター(RE-280型)

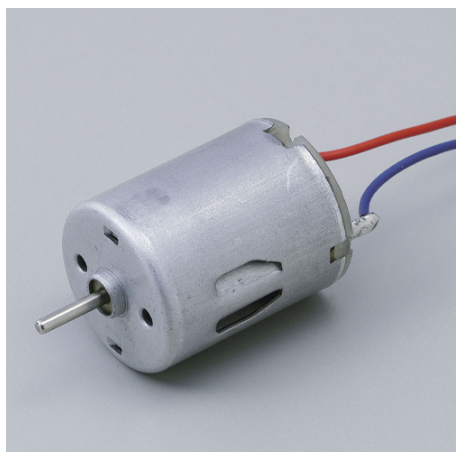

販売価格	300円(税抜) / 330円(税込)		
カタログ価格	300円(税抜) / 330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/12 11:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1220ページ		

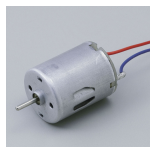

#### 仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	HK-M280H
定格出力	1.888W	電圧	DC3.0V
定格電流(A)	1.1	定格トルク(N・m)	1.1
定格回転速度(rpm)	7,452±10%	適正負荷回転数	6,600 (r/min)
リード線タイプ			
RE-280型			
工作用DCモーター			
+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.