


品番 : EA969GB-2

品名 : M10x56mm ボルト(防振ゴム付)

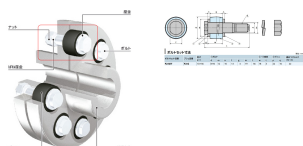

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 560円(税抜) / 616円(税込) | | |
| カタログ価格 | 560円(税抜) / 616円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 38 (2026/04/11 01:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1220ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------------------|--------------|-------|--|
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | F2-SET |
| ボルト | M10 | ボルト全長 | 56mm |
| 適合 | EA969GA-2・-3 | 材質 | ナット・座金・ボルト:SS400相当(三価クロメート処理) ばね座金:SWRH62(三価クロメート処理) ブッシュ:NBR B(12)-j1a1[HS(JIS A)=70] |
| 締めつけトルク | 22N・m | | |
| JIS B 1452-1991準拠 | | | |
| 継手ボルトを外すだけでブッシュ交換でき、保守・保全が簡単。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.