


品番：EA969GB-4

品名：M20x85mm ボルト(防振ゴム付)

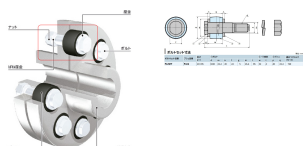

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,800円(税抜) / 1,980円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,800円(税抜) / 1,980円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/30 00:25現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1220ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                               |              |       |  |
|-------------------------------|--------------|-------|--|
| メーカー                          | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番    | F4-SET   |
| ボルト                           | M20          | ボルト全長 | 85mm   |
| 適合                            | EA969GA-8・-9 | 材質    | ナット・座金・ボルト:SS400相当(三価クロメート処理)<br>ばね座金:SWRH62(三価クロメート処理)<br>ブッシュ:NBR B(12)-j1a1[HS(JIS A)=70] |
| 締めつけトルク                       | 190N・m       |       |  |
| JIS B 1452-1991準拠             |              |       |  |
| 継手ボルトを外すだけでブッシュ交換でき、保守・保全が簡単。 |              |       |  |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.