


品番 : EA976AG-90RC

品名：895x868x1800mm/300kg/4段 ツール棚(連結用)

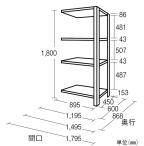

販売価格	50,600円(税抜)／55,660円(税込)		
カタログ価格	50,600円(税抜)／55,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/24 09:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1634ページ		



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

こちらの商品はお客様組み立て品です。

什樣

※注意※	【お客様組立品】	注意	単体でのご使用はできません。
間口(mm)	895	奥行(mm)	868
重量	59.9kg	材質	スチール
支柱幅	55mm	耐荷重	1500kg(1段あたり:300kg)
高さ	1800mm	段数	4段

50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)

支柱下部に付属のベース金具を取り付け可能。床面を保護します。

何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。

必要工具	ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)		
------	-----------------------	--	--

株式会社エスヨ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

