


品番：EA976AJ-83

品名：1800x460x2140mm メタルラック

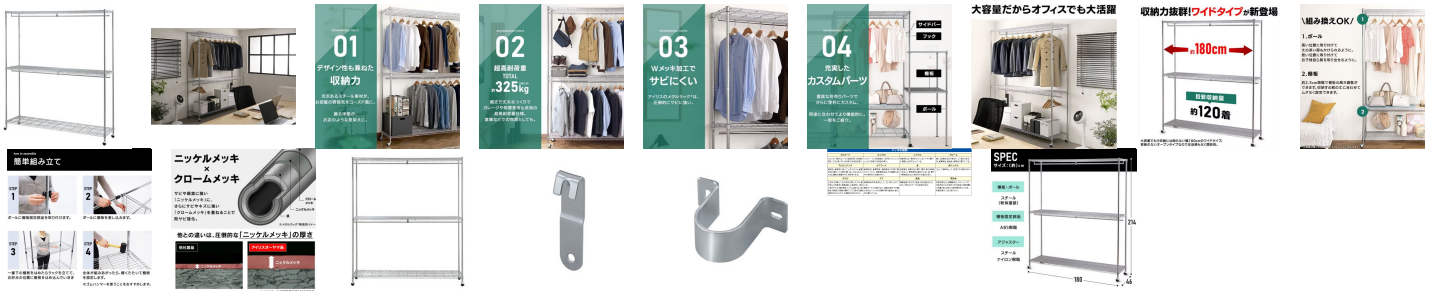

販売価格	28,200円(税抜) / 31,020円(税込)		
カタログ価格	28,200円(税抜) / 31,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/25 22:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1617ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	SEW2-1821BC
※注意※	【お客様組立品】	サイズ(mm)	1800×460×2140
重量(kg)	27.1	耐荷重(kg)	325(棚板1枚あたり:75) 移動時:約100 ハンガーパイプ(1本あたり:約50)
棚板	3	ポール径	φ 25mm
材質	棚板・ポール・ハンガーパイプ・転倒防止金具: スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品: ABS樹脂、ボール型キャスター: スチール、ナイロン樹脂	収納の目安	120着
必要工具	ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)+付属スパナ		

上下2段でたっぷり衣類を掛けられる収納力抜群のメタルシェルフワードローブです。  
高耐荷重でオフィスでの使用にもおすすめです。

移動に便利なキャスター付きです。

光沢あるスチール素材が、お部屋の雰囲気をユーズド風に昇華。

洋服や雑貨収納も、お店のような見栄えに。

無骨でヴィンテージ感のあるメタルラックが、お部屋を小洒落たインダストリアルな空間に。

大容量でも収納には困らない、幅1800mmのワイドタイプ。  
背板のないオープンタイプなので圧迫感もなく開放的。

約2.5cm間隔で棚板の高さ調整が可能。  
収納する服の丈に合わせてムダなく設定できます。  
ポールを高く取り付ければロングコートも掛けられます。  
低い位置に取り付け、子供服もお子さんが自ら取り出せる位置に。

頑丈で丈夫なつくりでガレージや物置使用も余裕の、超高耐荷重仕様。  
倉庫などで物置としての使用にも最適。  
掛けやすく、落ちにくいハンガーポールが上下で2本付いており、洋服を綺麗に飾れます。  
耐久性と通気性を兼ね備えたワイヤー構造は光を遮らず、お部屋の雰囲気が重たくなならない。  
キャスタータイプで、移動もらくらく。掃除や模様替えの際にも、困りません。

耐久性に優れており、圧倒的なサビにくさ。

<アイリスのメタルラックは、圧倒的にサビに強い、ニッケルメッキ×クロームメッキ>  
サビや腐食に強い「ニッケルメッキ」に、さらにサビやキズに強い「クロームメッキ」を重ねることで防サビ強化。  
他との違いは、圧倒的な「ニッケルメッキ」の厚さ。  
美しさを保ったまま、永くご愛用頂けます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.