


品番：EA976AW-408

品名：100mm[樹脂ハ<sup>°</sup>イ<sup>°</sup>用]差込キャスター(自在ブレーキ付)



販売価格	3,610円(税抜) / 3,971円(税込)		
カタログ価格	3,610円(税抜) / 3,971円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/15 15:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1623ページ		

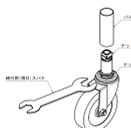

### 仕様

仕様	ブレーキ付自在	車輪材質	エラストマー
車輪径	φ100mm	車輪幅	27mm
取付高	127mm	偏心	32mm
耐荷重	50kg	入数	1個

パイプ径 φ28mmパイプラック用

直接パイプに取付けできます。

※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.