

品番：EA976CB-34

品名：40角用 後入れ式ジョイント金具




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,050円(税抜) / 1,155円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,050円(税抜) / 1,155円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/04/04 19:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1626ページ | | |



タッピンねじの取付について

取付穴は4ヶ所ありますが、2ヶ所を止めるだけで十分な締結力がありますので付属のタッピンねじも2本にしています。

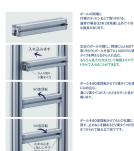

仕様

| | | | |
|--------|-----------|----|--------------|
| 仕様 | 40角Uポール用 | 外寸 | 40×40mm |
| 取付穴ピッチ | 28×28mm | 材質 | 亜鉛合金(シルバー仕上) |
| 付属品 | B4×30(2本) | 重量 | 74.3g |

Uポール(別売:EA976CB-21)に後入れできるジョイント金具

パネル差し込む際にジョイント部分のパネル切欠きが不要です。

後入れ、先入れの両方が可能

※取付穴は4ヶ所ありますが、2ヶ所を止めるだけで十分な締結力がありますので付属のタッピンねじも2本にしています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.