 
 



品番：EA979CC-16

品名：60mm キャスター用ストッパー<sup>®</sup>-(耐水/ロック付/白/2個)



販売価格	3,280円(税抜) / 3,608円(税込)		
カタログ価格	3,280円(税抜) / 3,608円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 10:34現在)		
商品入数	2	販売単位	ST
カタログページ	2341ページ		

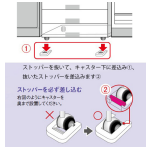

### 仕様

メーカー	ティーエフサービス	型番	ESP-50S
車輪サイズ	60mm以下	サイズ	95(W)×112(D)×23(H)mm
内寸	奥行 1段目:76mm 2段目:70mm 3段目:65mm 4段目:60mm 幅:55mm 高さ:20mm	材質	本体:ペーパーボード(再生紙)、 すべり止め:ウレタンゴム
使用可能床面	フローリング、カーペット、たたみ、タイル	耐荷重	約100kg/個
カラー	白	耐震性能	震度7相当
耐用年数	約8年	対象物	複合機
入数	2個		

4ヶ所止めができない場所にある機器でも、前方のストッパーで十分な効果を発揮します。

複合機の前面2ヶ所のキャスターに設置することで走り出しを防止します。

複合機の両脇に書庫などがあり、後方の設置が困難な場合に最適です。

震度7相当加振試験クリア

清掃時の水掃きなどで濡れても大丈夫です。

ロウ浸透加工で耐水効果抜群です。

※製品が完全に浸水した場合は、耐水効果を発揮できない場合があります。

#### 代替品



品番 EA979CC-6

コメント

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.