 
 
 



品番：EA979CC-6

品名：60mm キャスター-用ストッパー(耐水/白/2個)



販売価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
カタログ価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/12 12:07現在)		
商品入数	2	販売単位	ST
カタログページ	2341ページ		

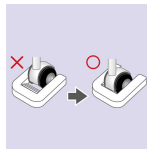

### 仕様

メーカー	ティーエフサービス	型番	ES-50S
車輪サイズ	60mm以下	サイズ	95(W)×90(D)×23(H)mm
内寸	奥行 1段目:70mm 2段目:65mm 3段目:60mm 4段目:55mm 幅:55mm 高さ:20mm	材質	本体:ペーパーボード(再生紙)、 すべり止め:ウレタンゴム
使用可能床面	フローリング、カーペット、たたみ、タイル	耐荷重	約100kg/個
カラー	白	耐震性能	震度7相当
耐用年数	約8年	対象物	複合機
入数	2個		

コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーに。

前後4ヶ所のキャスターすべてに設置する事で、しっかりと固定し走り出しを防ぎます。

清掃時の水掃きなどで濡れても大丈夫です。

耐水加工済み(※製品が完全に浸水した場合は、耐水効果を発揮できない場合があります)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.