


品番：EA979CF-12

品名：1200mm キャビネット用耐震ベルト(内付用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 3,080円(税抜) / 3,388円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,080円(税抜) / 3,388円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/26 15:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 2347ページ | | |

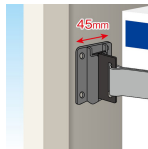

仕様

| | | | |
|------|---------------------------------------|-------|--|
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | EG-12U |
| 取付 | 内付 | 対応サイズ | 内寸~1200mm |
| ベルト幅 | 25mm | ベルト厚 | 1.3mm |
| 耐荷重 | 約100kg/1本 | 材質 | 金具:スチール(表面処理:カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリル系粘着剤) バックル・アジャスター:POM |
| サイズ | 左金具:40×45×9mm 右金具:40×45×17mm | ねじ穴径 | φ5mm |
| 付属品 | ドリルビス(4×13mm)×8本、アルコールパッド×2枚、粘着パッド×2枚 | 対象物 | オープン書庫 |
| 耐用年数 | 約8~10年 | | |

ベルトをさっと気軽に装着しやすい。

ビス止め固定または粘着固定

書庫・キャビネットなどの落下防止・地震対策に

左側のスライド式金具とワンタッチバックルからの2通りの開閉ができます。

片手で簡単に開閉できます。

震度7相当加振試験クリア

書庫内側面に固定金具を取り付けるスペースがあり、粘着止め・ビス止めが可能な場合におすすめです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.