

品番 : EA979CT-12


品名 : 1200mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)



販売価格	1,550円(税抜) / 1,705円(税込)		
カタログ価格	1,550円(税抜) / 1,705円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/15 19:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1684ページ / 2408ページ		



フック形状 × ワンタッチバックル
最大耐荷重 100kg

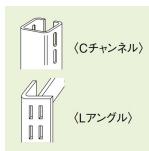

仕様

メーカー	ティーエフサービス	型番	EGH-12FORGR
対応サイズ	~1200mm	ベルト幅	25mm
ベルト厚	1.3mm	フックサイズ	40×28×16mm
フック厚み	2mm	耐荷重	約100kg/1本
重量	90g	カラー	グレー
材質	ワンタッチバックル:樹脂(POM) ベルト:ポリプロピレン Fフック:スチール(表面処理/三価クロメート)	対象物	スチールラック
耐用年数	約8~10年	対応支柱タイプ	Lアングル・Cチャンネル

両端フック型

倉庫や工場にあるラックなどの落下防止・地震対策に。

中軽量ラックのLアングル・Cチャンネルの長穴の引っ掛けで設置

F型フックで取付簡単、ワンタッチ樹脂バックルで収容物の取り出しあり簡単

震度7相当加振試験クリア

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.