

品番 : EA980SM-51


品名 : 1.2mmx 2m ビクターチェーン(ステンレス製)



販売価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
カタログ価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/28 22:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1371ページ		



溶接あり
溶接なし

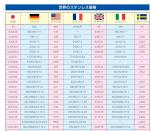

仕様

材質	SUS304	全長	2m
線径	1.2mm	サイズ(mm)	A:17.6 B:3.5
使用荷重	30kg	破断荷重	75kg
重量	30g/m		

複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたチェーンです。

電解研磨仕上げ

電解研磨とは、電気的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐蝕性を向上させる処理です。

代替品

	品番	EA980SM-53
	コメント	10m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.