

品番 : EA980SM-52


品名 : 1.2mmx 5m ビクターチェーン(ステンレス製)



販売価格	2,550円(税抜) / 2,805円(税込)		
カタログ価格	2,550円(税抜) / 2,805円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 07:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1422ページ		



ステンレスチェーン
サビに強く、独特の光沢が特徴です。
耐食用溶接や鍛造物に用いられるSUS304を中心とした、様々な形状のSUS304を用いています。

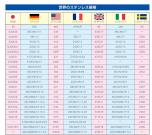

仕様

材質	SUS304	全長	5m
線径	1.2mm	サイズ(mm)	A:17.6 B:3.5
使用荷重	30kg	破断荷重	75kg
重量	30g/m		

複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたチェーンです。

電解研磨仕上げ

電解研磨とは、電気的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐蝕性を向上させる処理です。

代替品

	品番 EA980SM-53 コメント 全長:10m
--	------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.