


品番：EA980SM-72

品名：2.0mmx 5m ビクターチェーン(ステンレス製)

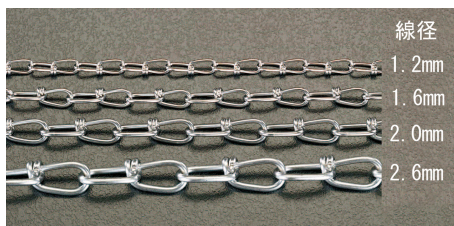

販売価格	4,220円(税抜) / 4,642円(税込)		
カタログ価格	4,220円(税抜) / 4,642円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/07 13:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1371ページ		



ステンレスチェーン
特に強く、独特の光沢が特徴です。
業務用途や建築用途等に用いられるSUS304を
中心に、様々な強度のステンレスチェーンがあります。



仕様


材質	SUS304	全長	5m
線径	2.0mm	サイズ(mm)	A: 28.0 B: 5.5
使用荷重	80kg	破断荷重	239kg
重量	86g/m		

複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたチェーンです。

電解研磨仕上げ

電解研磨とは、電氣的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐蝕性を向上させる処理です。

代替品

	品番 EA980SM-82 コメント 線径: 2.6mm
--	---------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.