
 
 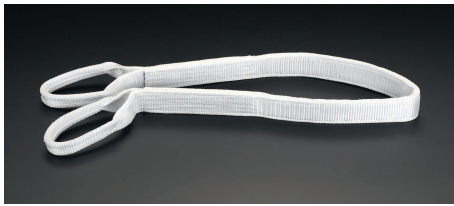


品番：EA981CR-2

品名：50mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)



販売価格	8,300円(税抜) / 9,130円(税込)		
カタログ価格	8,300円(税抜) / 9,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 03:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1745ページ		



#### 仕様

メーカー	東レインターナショナル(TORAY)	型番	C1E 50×2
シリーズ	シライスリング	商品名	ケミカルスリング
材質	ポリプロピレン	幅	50mm
揚量	1.0t	全長	2.0m
アイの長さ	200mm	縫製部の長さ	200mm
本体の厚さ	10~11mm		
酸、アルカリに強い、耐薬品用スリング			
JIS B 8818 1等級			
化学薬品用			
強酸、強アルカリにも侵されず耐薬品性は抜群			
点検しやすく安全管理が容易			
強くて軽く、扱いやすいので作業性は抜群			
キズつきやすい吊り荷に最適			
すぐれた耐久力で経済的			
青い芯系が出てきたら、取り替えの目安です。			

ひと目でわかるため、安全に寿命いっぱいまでご使用頂けます。

代替品



品番 EA981DR-2

コメント 1.0ton x 2.0m 防水型リソグ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.