



品番：EA981VX-26

品名：2.5tonx2.0m スリングチェーン(4本懸け)

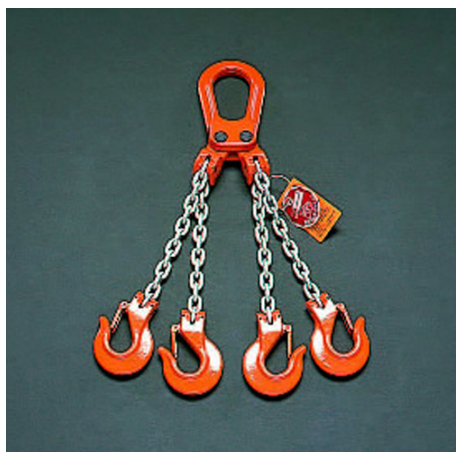

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 45,300円(税抜) / 49,830円(税込) | | |
| カタログ価格 | 45,300円(税抜) / 49,830円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/25 23:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1749ページ | | |

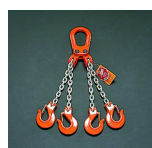

仕様

| | | | |
|---|-------|--------|--|
| 使用荷重(t) | 2.5 | 有効長(m) | 2 |
| 重量(kg) | 11.1 | フック口開き | 29.5mm |
| チェーンサイズ | 6.3mm | ピンタイプ | ロッキングピン・チェーン止めピンは打ち込み式 ネジ式ピンと違い、ピンが自由に回転しますので均一に消耗し、ピンの取り替え時期が一目でわかります。 |
| 4本吊 | | | |
| スチール鋳鉄製 | | | |
| マスターリンク付 | | | |
| 安全で操作が簡単。ねじれによる結合トラブルなどありません。 | | | |
| 使用荷重は吊角度0~60°の時の値です。 | | | |
| 吊角度を大きくすると使用荷重は低下します。 | | | |
| ※金具の大きさにご注意下さい。 ・上部リングがクレーンフックに入らない。 ・下部フックがアイボルトに入らない。 等の問題が起こります。 リング・フックのサイズをご確認下さい。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.