


品番 : EA981WA-12

品名 : 6mmx1.5m 玉掛ワイヤースリング(JIS)

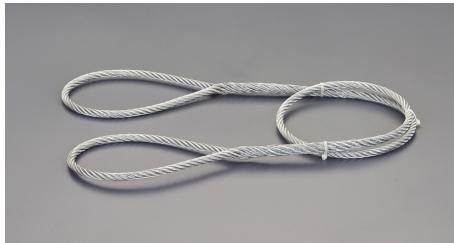

販売価格	4,080円(税抜) / 4,488円(税込)		
カタログ価格	4,080円(税抜) / 4,488円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/15 04:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1793ページ		



トゲ無しの最大



トゲ無しの最大

カタログ訂正

24/07/23 JIS規格:(誤)6×19 → (正)6×24 (No.56 1205)

## 仕様

メーカー	スリーエッチ	型番	ZT6mm×1.5m
ロープ径(Φ mm)	6	全長(m)	1.5
重量(kg)	0.24	玉大(mm)	160
使用荷重	0.27t		

ワイヤーロープ部JIS規格:JIS G3525(6×24)

トゲ無し「バーブフリー加工」

トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少

ロック(クランプ管)が無い為、吊り荷の下から引き抜く作業が容易です。

吊荷にキズがつきにくい

JISメッキで吊荷が汚れにくく、サビにくい

1本吊厳禁です

ロープ芯一体型強力特殊タグ

・外れにくく破れにくい

・JIS玉掛索であることの証明が容易

・安全荷重、規格記載済み

・ゼネコン推奨 購入年月日記載項目付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.