


品番：EA981WM-86

品名：1.2X1.2m ワイヤーモッコ(4点吊/シート無)

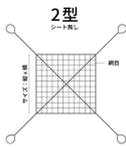

販売価格	31,200円(税抜) / 34,320円(税込)		
カタログ価格	31,200円(税抜) / 34,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/25 18:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

サイズ	1.2×1.2m	吊り手長さ	0.9m
重量	12kg	材質	スチール
使用荷重	2.5t ※あくまでも目安です。	目合	120mm
仕様	シート無し	ワイヤー径	吊り手: 12mm 中目: 9mm

ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ、全体のサイズを選んでください。

比重が大きく形状が安定した砂や袋物などは、目合が小さく全体の大きさも小型のものを、逆に比重が小さく形状がバラバラの建築ガラなどは、目合が大きめで全体も大型のタイプが適しています。

積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。

ワイヤー、リングの破損、摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し、必要に応じて交換、廃棄をお願いします。

積み荷の下には絶対に入らないでください。

ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。

代替品

品番	EA981WM-86A
コメント	変更点: 品番のみ



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.