


品番：EA981WM-87A

品名：1.5x1.5m ワイヤ-モッコ(4点吊/シート無)



販売価格	37,800円(税抜) / 41,580円(税込)		
カタログ価格	37,800円(税抜) / 41,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/01 01:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1792ページ		

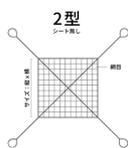

仕様

サイズ	1.5×1.5m	吊り手長さ	1.13m
重量	16kg	材質	スチール
使用荷重	2.5t ※あくまでも目安です。	目合	120mm
仕様	シート無し	ワイヤー径	吊り手:12mm 中目:9mm

ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ・全体のサイズを選んでください。

比重が大きく形状が安定した砂や袋物等は目合が小さく小型サイズが、
比重が小さく形状がバラバラの建築ガラ等は目合が大きく大型サイズが適しています。

積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。

ワイヤー・リングの破損や摩耗等は事故につながる危険がありますので、
定期的に点検し必要に応じて交換・廃棄をお願いします。

積み荷の下には絶対に入らないでください。

ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

