


品番：EA982RJ-8

品名：50mmx 8.0m/1010kg ヘルツ締機(両端フック型)

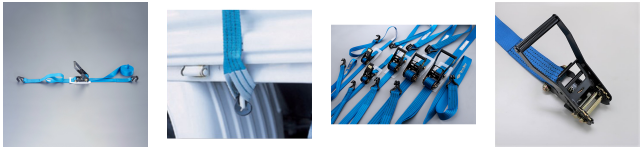

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 14,400円(税抜)／15,840円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 14,400円(税抜)／15,840円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/03/02 16:08現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1719ページ                      |      |   |



仕様

|                                           |             |      |                  |
|-------------------------------------------|-------------|------|------------------|
| メーカー                                      | トーヨーセフティー   | 型番   | No.5050H 8m      |
| 使用荷重                                      | 1010kg      | ベルト長 | 固定側:1m<br>調節側:8m |
| ベルト幅                                      | 50mm        | ベルト厚 | 2.4mm            |
| ベルト材質                                     | 超強力ポリエステル繊維 | 仕様   | ラチェットハンドル部ワイドタイプ |
| 様式                                        | 両端フック型      |      |                  |
| 日本製                                       |             |      |                  |
| スチールバックル                                  |             |      |                  |
| ドロップストッパー付                                |             |      |                  |
| 運搬時の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利                   |             |      |                  |
| 荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単に出来る。        |             |      |                  |
| ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けない為にバックルシートを標準装着しています。 |             |      |                  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

