


品番：EA982SA-44A

品名：50mmx 4.0m/1010kg へルル荷締機(両端アイ型)

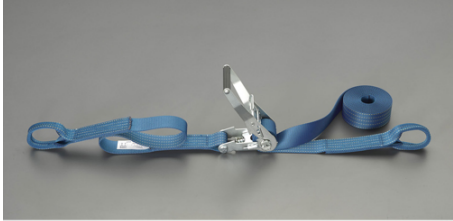

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,800円(税抜) / 16,280円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,800円(税抜) / 16,280円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/08 18:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1718ページ | | |



楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

仕様

| | | | |
|------|---------------------------------------|-----------|---------------|
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | REE-50M 1+3=4 |
| シリーズ | ベルトタイト | 使用荷重 | 1010kg |
| ベルト長 | 固定側:1m、調整側:3m | ベルト(幅×厚み) | 50×3.3mm |
| 材質 | ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール(クロムメッキ) | アイ長さ | 120mm |
| 破断荷重 | 40kN | | |

両端アイ型

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。

しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。

ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。

玉掛け厳禁

角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.