


品番：EA982SA-45A

品名：50mmx 5.0m/1010kg へルル荷締機(両端アイ型)

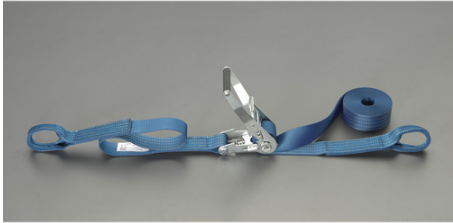

販売価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
カタログ価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 22:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1718ページ		



楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

#### 仕様

メーカー	東レインターナショナル(TORAY)	型番	REE-50M 1+4=5
シリーズ	ベルトタイト	使用荷重	1010kg
ベルト長	固定側: 1m、調整側: 4m	ベルト(幅×厚み)	50×3.3mm
材質	ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール(クロムメッキ)	アイ長さ	120mm
破断荷重	40kN		

#### 両端アイ型

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。

しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。

ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。

#### 玉掛け厳禁

角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.