


品番：EA982SA-50A

品名：50mmx10.0m/1010kg ヘルシオ締機(両端アイ型)

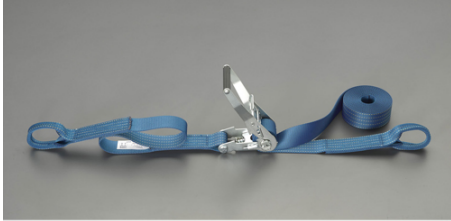

販売価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
カタログ価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 22:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1718ページ		



楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

仕様

メーカー	東レインターナショナル(TORAY)	型番	REE-50M 1+9=10
シリーズ	ベルトタイト	使用荷重	1010kg
ベルト長	固定側:1m、調整側:9m	ベルト(幅×厚み)	50×3.3mm
材質	ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール(クロムメッキ)	アイ長さ	120mm
破断荷重	40kN		

両端アイ型

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。

しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。

ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。

玉掛け厳禁

角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.