
 


品番：EA982SF-5

品名：25mmx 5.0m/ 254kg ヘルベルト締機(両端フック/SUS)

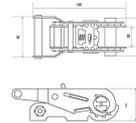

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,750円(税抜) / 8,525円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,750円(税抜) / 8,525円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/17 20:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1718ページ                      |      |   |



楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です

### 仕様

|       |                    |           |                            |
|-------|--------------------|-----------|----------------------------|
| メーカー  | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番        | RK-25MS 1+4 NH100S         |
| シリーズ  | ベルトタイト             | 使用荷重      | 254kg                      |
| ベルト長  | 固定側: 1m、調整側: 4m    | ベルト(幅×厚み) | 25×1.7mm                   |
| フック内径 | 23mm               | 材質        | ベルト: ポリエステル<br>バックル: ステンレス |
| 破断荷重  | 10kN               |           |                            |

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。

しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。

楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。

ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。

玉掛け厳禁

角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。

代替品

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



**品番** EA982SF-5A

**コメント** ベルト材質が再生材に変更

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.