


品番：EA982ST-40

品名：75mmx10.0m/2540kg ヘルム荷締機(両端フック型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 48,400円(税抜) / 53,240円(税込) | | |
| カタログ価格 | 48,400円(税抜) / 53,240円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/03/17 22:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1719ページ | | |

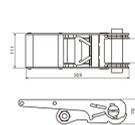

楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

仕様

| | | | |
|-------|---------------------------------|-----------|-------------------|
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | RK-75H 1+9 NH1000 |
| シリーズ | ベルトタイト | 使用荷重 | 25kN(2540kg) |
| ベルト長 | 固定側:1.0m 調整側:9.0m | ベルト(幅×厚み) | 75×3.5mm |
| フック内径 | 35mm | 破断荷重 | 100kN |
| 材質 | ベルト:ポリエステル バックル:スチール(クロムメッキ) | | |

両端フック型

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。

しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。

ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。

玉掛け厳禁

角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。

代替品



品番 EA982ST-40A
コメント ヘルメット材質が再生材に変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.