


品番：EA983AV-4

品名：AC100V 一般形LED誘導灯(両面/B級BL形)

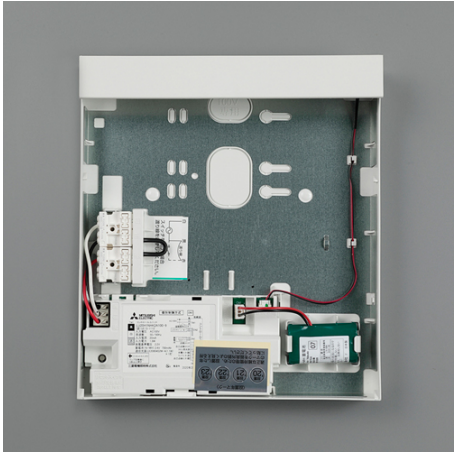

販売価格	22,700円(税抜)／ 24,970円(税込)		
カタログ価格	22,700円(税抜)／24,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/30 15:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	KSH20162
サイズ(mm)	209×52×236mm	仕様	両面
電源	ニッケル水素バッテリー	材質	プラスチック
消費電力	2.7W	光源	LED球(E20604S2W-A×2)
認視距離	方向を示すシンボルあり: 20m 方向を示すシンボルなし: 30m		
壁・天井直付形・吊下兼用形			
自己点検タイプ			
B級BL型(20B型)			
一般形は停電時に内蔵バッテリーで20分間点灯します			
※表示板は別売です。			