


品番 : EA983DB-261

品名 : [単4x3本]LED回転灯(EA983DB-241-247用)

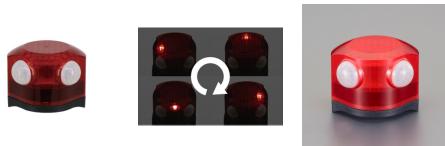

販売価格	5,950円(税抜) / 6,545円(税込)		
カタログ価格	5,950円(税抜) / 6,545円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 21:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2317ページ		



仕様

メーカー	中発販売	型番	BRS-LED1
シリーズ	リーレックス(Reelex)	色	赤
電池寿命(時間)	回転:5回/日で約360日 連続:約5日間	電源	単4電池×3本(別売)
サイズ	70(W)×59(D)×45(H) mm (アタッチメント含まず)	重量	77g(電池含まず)
防水性能	IP44	点灯パターン	回転(人感センサー反応後、約8秒間 右回りに回転点灯) 連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒 間消灯の繰り返し)
点灯モード	昼⇒OFF⇒夜	光源	LED球4灯
材質	本体:ポリカーボネート、AES樹脂 アタッチメント: AES樹脂 取り付けねじ:ステンレス	センサー機能	探知角度:水平方向約180° 探知距離:最大6m ※取り付け高さ1m
使用場所	屋内・屋外(防雨基準IP44)	付属品	アタッチメント×1個 取付ネジ×2本
LEDライトが付いて、暗所での視認性UP			
人が近づくと点灯する人感センサー付き			
別売の標識テープ・リール(EA983DB-241~247)に取付可能。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.