

品番：EA983FF-211

品名：322x610mm 反射ストライプクッション




販売価格	3,770円(税抜) / 4,147円(税込)		
カタログ価格	3,770円(税抜) / 4,147円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 01:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2295ページ		



粘着

※ 裏面に粘着層が付いているもしくは  
両面テープが貼付されています。  
※ 粘着層及び両面テープが付いていません。

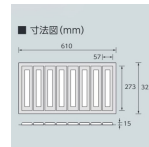

### 仕様

メーカー	ユニット (UNIT)	型番	866-40
サイズ(mm)	幅:322 厚み:15 長さ:610	突起部サイズ	273×57mm
材質	表面:PVC 裏面:糊加工 内部クッション:PE発泡体	重量	275g
仕様	粘着		

ハサミでカット可能。

電柱や支柱などポール形状の円形にも、1回の巻き付けで設置できます。

★クッション材ごとに8つに分離切断して使用できます。(1面あたりのサイズ:57×322mm)

高輝度反射タイプ

#### 【カット時の注意】

- ・谷部から切り離しすることができます。(クッション部に注意してください)
- ・カットして使用する場合は周囲の縁部が均等ではなくなります。
- ・カットした物を屋外で使用する際は、断面を下にすると雨水の侵入が防ぎやすくなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

