


品番 : EA983FS-101RA

品名 : AC100V LED回転灯(ブザー付/赤色)



販売価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
カタログ価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 06:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1246ページ		

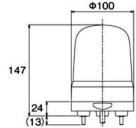

仕様

メーカー	パトライト(PATLITE)	型番	SKH-M2B-R
定格電圧	AC100V	定格消費電力	3.3W
配線方法	AC電源プラグ	電源コード長	500mm
色	赤	光源	LED球
音量	88dB	閃光数	120回/分
使用周囲温度	-10~50°C	サイズ	Φ100×147mm
取付穴	Φ6mm(3ヶ所)	取付ピッチ	70mm
重量	370g	保護等級	IP23(防滴構造)
材質	ポリカーボネート		

プラスレスモーター構造により長寿命を実現

デュアルリフレクタ構造で高視認を実現。回転灯特有の「走る光」の効果を際立たせます。

ブザー付き(ブザー音色 1音:ピーピー)

RoHS10適合品

PSE適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.