


品番：EA983FS-134

品名：[ソーラー充電式] LED回転灯(緑)

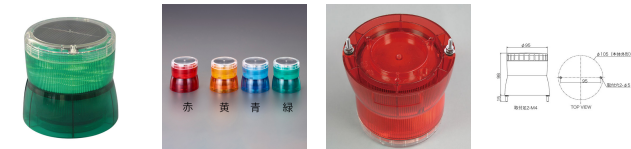

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 11,500円(税抜)／12,650円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 11,500円(税抜)／12,650円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2025/06/28 23:59現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2309ページ                      |      |   |



仕様

|                                               |                  |        |                          |
|-----------------------------------------------|------------------|--------|--------------------------|
| メーカー                                          | 日恵製作所            | 型番     | VM10S-BG                 |
| 色                                             | 緑                | 連続動作時間 | 点滅:約50時間、回転:約20時間        |
| 電源                                            | ニッケル水素電池×2(付属)   | 光源     | LED灯×8本                  |
| サイズ                                           | φ105×98mm(取付部除く) | 質量     | 0.33kg                   |
| 材質                                            | レンズ・ボディ:ポリカーボネート | 動作     | 点滅(74回/分)、回転(233回/分)     |
| 防水性能                                          | IP55             | 素材寿命   | ニッケル水素電池:約3年<br>ソーラー:約5年 |
| 取付方法                                          | 2点留め             |        |                          |
| 屋外仕様                                          |                  |        |                          |
| ソーラー・充電電池・LEDが一体型で設置が簡単。                      |                  |        |                          |
| 夜間周囲が暗くなると自動点滅(回転)します。                        |                  |        |                          |
| 回転、点滅切替式                                      |                  |        |                          |
| 電源供給が困難な場所、メンテナンスの難しい場所など設置場所を選ばないソーラー式回転灯です。 |                  |        |                          |

