


品番：EA983FS-157

品名：DC24V/35W 車載着脱回転灯(マグネット付/青色)

	販売価格	7,850円(税抜)／8,635円(税込)		
	カタログ価格	7,850円(税抜)／8,635円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/04 16:42現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	0279ページ		

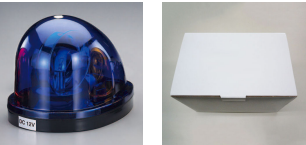

仕様

材質	グローブ:ポリカーボネート、 本体:ABS樹脂	定格電圧	DC24V
光源	白熱電球 35W	コード長	4m
カラー	青	サイズ	145×200×140(H)mm
重量	約940g	IP規格	65相当
シガーライター用回転灯、車載型			
防滴構造			
シガレットプラグにON/OFFスイッチが内蔵されています。			
ON時にはLEDが点灯します。			
底部に強力ドーナツ型マグネットシート付 (保護シールでマグネットと装着面を保護)			

代替品

	品番 コメント	EA983FS-52A LED球5W DC/12V/24V
--	------------	----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.