


品番：EA983FT-816

品名：300x650-975mm バリケードスタンド(チェーン付/黄/2本



販売価格	22,000円(税抜)／24,200円(税込)		
カタログ価格	22,000円(税抜)／24,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/16 19:54現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	2356ページ		

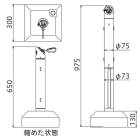

仕様

メーカー	中発販売	型番	BN-665YST2
シリーズ	リーレックス (Reelex)	商品名	バリネオ
サイズ(mm)	φ75×650～975(H)	ウェイト口サイズ	300mm
材質	本体:ポリエチレン プラチェーン:ポリエチレン チェーンロックスライダー:ポリアセター ル	カラー	イエロー
重量	約1.8kg	プラチェーン	長さ:6.5m 線径: φ6mm
入数	2本		
連結用リング付			
D型カラビナ付			
屋外使用可			
スタンドタイプ			
注水式ウェイト付き(満水時:約9L)			
安定感のある注水式ウェイト。満水時は約9Lで安定性に優れています。持ち運びに便利な取っ手も付いています。			
本体ポールにプラチェーンを内蔵し、最大で6.5mの張り出しが可能です。工場内の区画保全や人の誘導等、様々なシーンで活躍します。			

チェーンロックスライダーの搭載で、引き出したチェーンを任意の長さで固定できます。必要な長さのみ引き出しできるので、余分なチェーンが邪魔にならず、安全性にも貢献します。

ポールをひねって上下にスライドが可能です。移動時や保管時のコンパクト化を図りました。

ヘッド部は45°ずつ回転。連結リング付きで、あらゆる方向からの連結に対応します。

代替品

	品番 EA983FT-381 コメント チェーン長:2.5m/高さ調整不可
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.