



品番 : EA983FT-97

品名 : $\phi 77 \times 800\text{mm}$ ガードポール

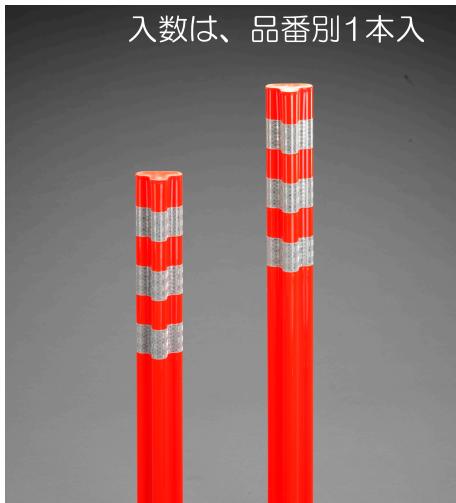

販売価格	14,400円(税抜)／15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜)／15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/23 01:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			

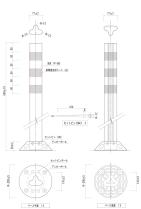

仕様

サイズ(mm)	$\phi 77 \times 800(\text{H})$	材質	ポスト:ポリウレタン ベース:スチレンクス
カラー	オレンジ	反射テープ幅	50mm
取付方法	接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)	ボルト穴径	12mm
入数	1本	使用アンカーボルト	コンクリートに設置時: $\phi 8 \times 70\text{mm}$ ボルト、下穴:8.5mm (EA945BA-82) アスファルトに設置時: $\phi 8 \times 70\text{mm}$ ボルト、下穴:6.5mm (EA945DF-8)
付属品	セットピン×2本	用途	右折入庫・右折出庫禁止対策、車両誘導、歩道橋の分離、駐車禁止対策などに。

曲線の多い凸型形状で高い復元力があります。

NETIS登録商品

ポストのS字形が高い復元力の秘密です。

ポリウレタン使用により引き裂きや引張に対する強度がUP。

ベースとポストを固定してあるピンを抜くとポスト部分が外れ、ポストのみ取替えが可能

接着剤、アンカーは別売です。

接着剤はエポキシ系2液性接着剤をお使いください。

(EA934-1(200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等)、EA934-2(200g エポキシ接着剤(低温硬化/磁器・金属)等)

代替品



品番	EA983FT-100
コメント	NETIS品ではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.