


品番：EA983FX-51

品名：φ10x20m LEDトラロープ(リール式)

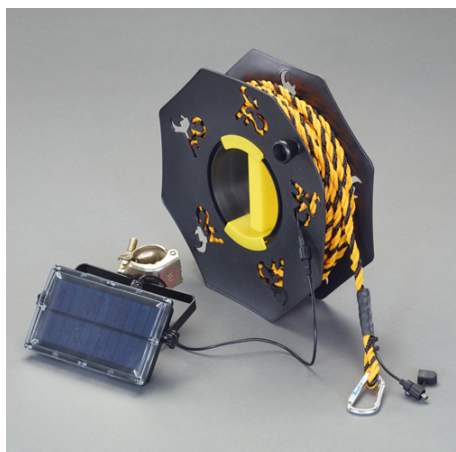

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 38,700円(税抜) / 42,570円(税込) | | |
| カタログ価格 | 38,700円(税抜) / 42,570円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/03 14:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



暗い夜間も、際立つ存在感!リール式で設置と収納が簡単!

仕様

| | | | |
|--------|-----------------------------------|--------------|--|
| メーカー | 中発販売 | 型番 | BRR-1020LEDH |
| シリーズ | リーレックス(Reelex) | ロープサイズ | φ10mm×20m(LEDチップは50mm間隔) |
| リールサイズ | 100×330×330(H)mm | ソーラーバッテリーサイズ | 200mm×39×204(H)mm |
| 電源 | ソーラーバッテリー又はAC電源 ※ACアダプターは別売です。 | 使用時間 | 約180時間(使用モードにより異なる) |
| 充電時間 | ソーラー:約24時間 ACアダプター:約12時間 | 材質 | LED付きロープ:PE、リール:PP、ソーラーバッテリー:PC、単管クランプ:鉄 |
| 重量 | 2.5kg(バッテリーバッテリー含む) | 防塵防水性能 | IP65 |
| 光源 | 赤色LED | 付属品 | ソーラーバッテリー、単管クランプ、キャリアバック |

軽量・コンパクトな手巻きリール式で作業効率アップ

LEDの点灯モードは8種類から選択可能

周囲が暗くなるとソーラーバッテリーの明暗センサーが反応し、LEDロープが自動で点灯します。

ソーラーバッテリー付属で屋外での使用可能

ロープの先端はアイ加工+D型カラビナ付きでコーンや金具へ固定できます。

専用キャリーバッグ付きで、持ち運びや保管に便利

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.