


品番：EA983G-45

品名：50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(黄)

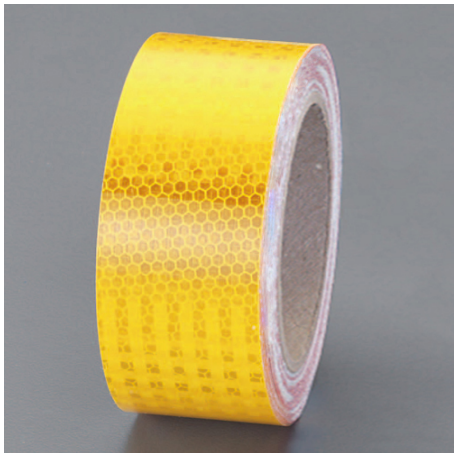

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,800円(税抜) / 11,880円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,800円(税抜) / 11,880円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/07 11:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 2303ページ | | |



微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります

仕様

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|-------------|
| テープ幅 | 50mm | 長さ | 9.1m |
| 厚み | 0.43mm | カラー | イエロー |
| 材質 | 基材:ポリマーフィルム 粘着剤:永久感圧接着剤 | 粘着力 | 約26.2N/25mm |
| 耐用年数 | 10年(目安) | 使用可能温度範囲 | -23~65℃ |
| 入数 | 1巻入り | 重量 | 280g |
| 粘着式 | | | |
| 剥離紙付 | | | |
| 屋外対応 | | | |
| 反射タイプ | | | |
| 反射タイプで視認性に優れています。 | | | |
| 遠くからでも確認できます | | | |
| 接着の際には、対象物の表面をキレイにし、平らな面に貼り付けて下さい | | | |
| ASTM D-4956 Type3/4 準拠 | | | |

代替品

| | |
|---|---|
|  | <p>品番 EA983G-13A コメント 違い:厚み・基材材質等</p> |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.