

品番：EA983ML-10

品名：50mmx2.0m JIS配管識別テープ° (赤紫)




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,350円(税抜) / 1,485円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,350円(税抜) / 1,485円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/03 22:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 2278ページ | | |



粘着

アルミテープの注意
※ 50μm厚のアルミテープです。
※ 電気伝導性・熱伝導性の高い材料のため、電気絶縁・熱絶縁には適していません。
※ 金属製品と接触している箇所は、腐食の原因となる場合があります。
※ 剥離時に、剥離剤の成分が配管表面に残ることがあります。

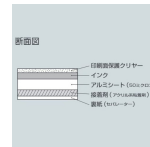

※ 粘着剤が硬化しているもしくは
剥離テープが付着しています。
※ 粘着剤が硬化している場合は、
剥離テープが付着していません。

仕様

| | | | |
|--------|-------------|-------|------------|
| メーカー | ユニット (UNIT) | 型番 | AC-10S |
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 2.0 |
| 厚さ(mm) | 0.12 | 用途 | — |
| 色 | 赤紫 | マンセル値 | 2.5PB 4/12 |
| 材質 | アルミ | 耐熱温度 | 約-30~100℃ |
| 仕様 | 粘着 | | |

JIS識別色

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。

優れた屋外耐候性

50ミクロン厚のアルミシートです。

酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。

屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。

100℃までの十分な耐熱性

配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。

※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.