

品番：EA983ML-7

品名：50mmx2.0m JIS配管識別テープ° (うすい黄)




販売価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
カタログ価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/03 21:35現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	2278ページ		



粘着

アルミテープの注意  
※ 50ミクロン厚のアルミシートです。  
※ 電気配管に貼る際は、必ず配管の温度を測定し、貼る温度に合せてください。  
※ 貼る温度が低い場合は、貼る前に配管を温めてください。  
※ 貼る温度が高い場合は、貼る前に配管を冷ましてください。  
※ 貼る温度が低い場合は、貼る前に配管を冷ましてください。

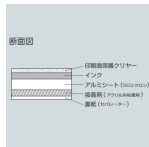

※ 裏面に粘着剤が付いているもしくは、両面テープが付いています。  
※ 粘着剤及び両面テープが付いていません。

仕様

メーカー	ユニット (UNIT)	型番	AC-7S
幅(mm)	50	長さ(m)	2.0
厚さ(mm)	0.12	用途	電気
色	うすい黄赤	マンセル値	2.5YR 7/6
材質	アルミ	耐熱温度	約-30~100℃
仕様	粘着		

JIS識別色

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。

優れた屋外耐候性

50ミクロン厚のアルミシートです。

酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。

屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。

100℃までの十分な耐熱性

配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。

※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.