 


品番：EA983ML-8

品名：50mmx2.0m JIS配管識別テープ° (赤)




販売価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
カタログ価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/06 00:13現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	2278ページ		



粘着

アルミテープの注意
※ 50mm幅のアルミテープです。
※ 巻き戻し禁止。剥がす場合は、必ず剥がす方向に引っ張ります。
※ 剥がす際に、テープの裏面に付着した接着剤が、剥がす方向に付着する場合があります。
※ 剥がす際に、テープの裏面に付着した接着剤が、剥がす方向に付着する場合があります。

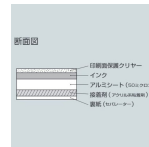

※ 剥がす面に粘着剤が付いているもしくは、剥がすテープが付着しています。
※ 剥がす面に粘着剤が付いているもしくは、剥がすテープが付着しています。

仕様

メーカー	ユニット (UNIT)	型番	AC-8S
幅(mm)	50	長さ(m)	2.0
厚さ(mm)	0.12	用途	—
色	赤	マンセル値	7.5R 4/15
材質	アルミ	耐熱温度	約-30~100℃
仕様	粘着		

JIS識別色

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。

優れた屋外耐候性

50ミクロン厚のアルミシートです。

酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。

屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。

100℃までの十分な耐熱性

配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。

※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.