


品番 : EA983PC-5

品名 : 417.6x914x40.4mm ケーブルフロータイプ(5溝)

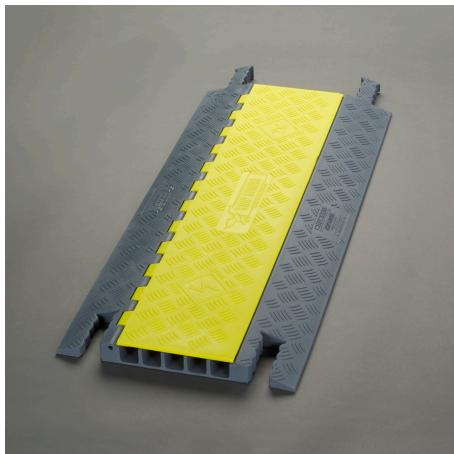

販売価格	43,500円(税抜) / 47,850円(税込)		
カタログ価格	43,500円(税抜) / 47,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 35 (2025/12/14 12:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2322ページ		



設置しやすいコスト重視タイプ

仕様

サイズ	全長:914mm 幅:417.6mm 高さ:40.4mm	重量	5.78kg
適合ケーブル径	φ 31.8mm以下	チャンネル数	5
チャンネルサイズ	31.8(W)×31.8(H)mm	耐荷重	約2.26t
材質	ポリウレタン		

耐久性、耐衝撃性、非導電性があります。

石油、燃料に耐性があります。

底面には凹んだ持ち運び用ハンドル付き

開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます。

設置しやすいコスト重視タイプ
軽量で使いやすい汎用タイプ

同商品で連結可能
※ポイント形状が異なるため、EA983PB・PDシリーズとは適合しません。

SVHC準拠

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.