


品番：EA983RM-12

品名：φ15x190mm スティックライト(高発光体/緑)

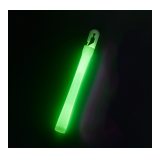

販売価格	180円(税抜) / 198円(税込)		
カタログ価格	180円(税抜) / 198円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/07/05 17:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2246ページ		



#### 仕様

発光カラー	グリーン	発光時間	15分
サイズ(mm)	φ15×190	材質	本体:PP 溶液:化学発光体溶液
入数	1本	重量(g)	35
ライブやイベントなどに			
スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。			
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。			
明るさは一番明るい「超高輝度」タイプです!			
使いきりタイプ			
発光体のきれいな光をより美しく魅せるクリアなチューブを使用したarc(アーク)タイプです。			
※使用後は放置せずに地域の分別マニュアルにしたがって適切に処分してください。(破棄方法は自治体により異なります。)			
※分解せずそのままプラスチック製品として廃棄をお願いします。			
【引火性液体区分外】 航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)			

