


品番：EA983TR-370

品名：[5個組] 電気ブレーカーロックアウト

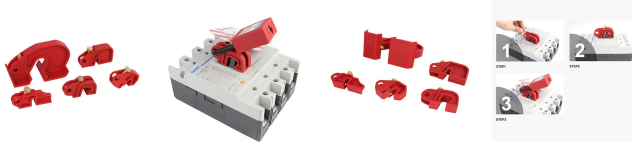

販売価格	3,140円(税抜) / 3,454円(税込)		
カタログ価格	3,140円(税抜) / 3,454円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 19:17現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

〈セット内容〉	EA983TR-371、-381、-391、-401、-411	サイズ	50.9×13.7×29.5mm 55.3×19.2×26.3mm 63.9×15×22.8mm 66.5×15×34.5mm 110.4×49.5×60mm
ねじ径	5mm	使用温度範囲	-20~120℃
材質	ナイロンPA		

メンテナンス作業中に、他の人が誤ってブレーカーのスイッチ(レバー)を「ON」にできないように、レバーを物理的に固定するための商品です。

スイッチやレバーを挟み込んで固定するタイプです。

指で回せるネジが付いているため、簡単に取り付けが可能です。

さまざまな種類の回路ブレーカーをロックするための5種類の形状のロックアウトが含まれています。

【取り付け方】

1:ブレーカーを「OFF」にする

安全のため、対象のブレーカーを落とします。

2:ネジをゆるめてレバーに差し込む

ネジを左(反時計回り)に回してゆるめ、ブレーカーのレバーに差し込みます。

3:ネジをしめて固定する

ネジを右(時計回り)にキツくなるまで回し、レバーをしっかり挟んで固定します(工具は不要です)。

4:南京錠でロックする

穴に南京錠(別売)を通して鍵をかけます。これでネジが回せなくなり、第三者に外されるのを防げます。

【外し方】

南京錠(別売)を外し、ネジを左に回してゆるめるだけです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.