


品番：EA983TR-381

品名：55.3x19.2x26.3mm 電気ブレーカーロックアウト

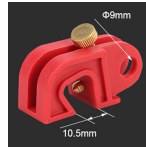

販売価格	540円(税抜) / 594円(税込)		
カタログ価格	540円(税抜) / 594円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 19:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

サイズ	55.3×19.2×26.3mm	最大つかみ幅	10.5mm
鍵穴径	9mm	材質	ナイロンPA
使用温度範囲	-20~120℃	ねじ径	5mm
重量	24.2g		

メンテナンス作業中に、他の人が誤ってブレーカーのスイッチ(レバー)を「ON」にできないように、レバーを物理的に固定するための商品です。

スイッチやレバーを挟み込んで固定するタイプです。

指で回せるネジが付いているため、簡単に取り付けが可能です。

#### 【取り付け方】

1:ブレーカーを「OFF」にする

安全のため、対象のブレーカーを落とします。

2:ネジをゆるめてレバーに差し込む

ネジを左(反時計回り)に回してゆるめ、ブレーカーのレバーに差し込みます。

3:ネジをしめて固定する

ネジを右(時計回り)にキツくなるまで回し、レバーをしっかり挟んで固定します(工具は不要です)。

4:南京錠でロックする

穴に南京錠(別売)を通して鍵をかけます。これでネジが回せなくなり、第三者に外されるのを防げます。

#### 【外し方】

南京錠(別売)を外し、ネジを左に回してゆるめるだけです。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.