



品番：EA983TR-641

品名：φ94x167mm ボンベバルブブロックアウト

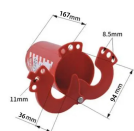

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,630円(税抜) / 1,793円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,630円(税抜) / 1,793円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/28 07:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |

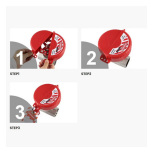

仕様

| | | | |
|--------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 外寸サイズ | 132(W)×94(D)×167(H)mm | 本体サイズ(筒部分) | φ94×167mm |
| 対応サイズ | ネックリングは最大35mmまで対応し、内径最大83mmまで対応します。 | 穴径 | 36mm |
| 鍵穴数 | 3個 | 鍵穴径 | 8.5・11mm |
| 重量 | 154g | 材質 | ABS樹脂 |
| 使用温度範囲 | -20~90℃ | | |

エアシリンダーなどのメインバルブをすっぽりと覆い隠すことで、作業中の誤操作による事故を防ぎます。

バルブのつまみやネック部分を完全に囲い込む構造で、物理的にアクセス不能にします。

南京錠2個で施錠可能(鍵穴径8.5mm)、南京錠1個で施錠可能(鍵穴径11mm)

複数人(3人)での作業に対応します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.