
 


品番：EA983TX-10

品名：83x108x43mm 防犯用窓ストッパー(吸盤式)

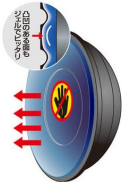

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,770円(税抜)／3,047円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 2,770円(税抜)／3,047円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 12 (2025/07/02 02:01現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2381ページ                       |      |   |



仕様

|                                             |                      |    |                                                 |
|---------------------------------------------|----------------------|----|-------------------------------------------------|
| 用途                                          | 窓用ストッパー              | 材質 | ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、EVA、PVC、PET樹脂 |
| サイズ                                         | 108(W)×83(D)×43(H)mm | 重量 | 110g                                            |
| 取付方法                                        | 吸着式                  |    |                                                 |
| 密着ジェルと圧搾レバーの強力吸着吸盤式の防犯用窓ストッパー               |                      |    |                                                 |
| ネジ釘、穴あけ不要でガラスに強力に密着してサッシを抑えて固定します。          |                      |    |                                                 |
| 簡単に取付けられ、ずれにくく外れにくい。                        |                      |    |                                                 |
| すりガラス、片板ガラス、波形ガラスにも取付可能です。                  |                      |    |                                                 |
| 外からは防犯シールが見えるため防犯性が高まります。(シールが不要な場合ははがせます。) |                      |    |                                                 |
| 窓用としてだけでなく、様々なものを固定するのにも使えます。               |                      |    |                                                 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.