


品番 : EA984CD-84

品名 : 1000kg マグネットリフター

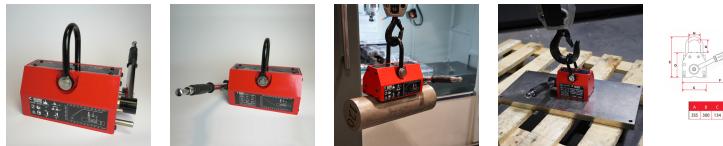

販売価格	295,000円(税抜) / 324,500円(税込)		
カタログ価格	295,000円(税抜) / 324,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/10 04:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1735ページ		



カタログ訂正

24/12/26 ●吊上能力(丸鋼) 300kg → 500kg サイズ(mm) 320×148×261(H) → 355×134×269(H)(No.55, 56 1157)

仕様

吊上能力	鋼板:1000kg 丸鋼:500kg	吊上厚み	鋼板:40mm以下 丸鋼:φ 180mm以下
最大吊上長さ	2500mm	幅	355mm
奥行	134mm	高さ	269mm
フック穴径	105×81mm	重量	39kg
使用温度	-10°C~40°C		

工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材の持ち上げが可能

オン・オフの切り替えは手動

コンパクトサイズ

ハンドルを所定の位置でロックし、吊上物の落下を防ぐセーフティボタン付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.