
品番: EA984CM-1

品名: DC24V/ φ 25mm/150N 電磁マク * ネットホルタ * -

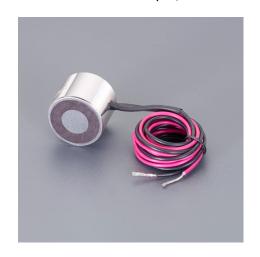

販売価格	2,240円 (税抜)/ 2,464円(税込)				
カタログ価 格	2,240円(税抜)/2,464円(税込)				
在庫数	最新在庫: 67 (2025/11/24 11:57現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1238ページ1361ページ				











工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に

仕様

電圧	DC24V	電流	90mA
最大吸着力	150N ※接極子プレートEA984CM-21を使 用した場合の数値です	直径	25mm
高さ	20mm	背面ねじ径	M4×10mm(1穴) M3×5mm(3穴)
PCD	15mm	コード長	500mm
重量	66g	IP値	54
最高使用温度	80℃	材質	軟鋼(ニッケルメッキ)

DC24Vでホールド(吸着)する電磁マグネット

電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー

製造工程の工作物保持に。

背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き

別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.