


品番：EA984DN-0.5

品名：0.5ton 無傷豎吊クランプ

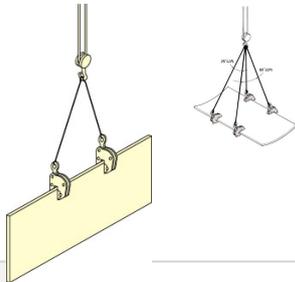

販売価格	71,500円(税抜) / 78,650円(税込)		
カタログ価格	71,500円(税抜) / 78,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/04 21:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	三木ネツレン	型番	A2050
商品名	FL-V型	使用荷重	0.5t
クランプ範囲(mm)	0~16	全長(mm)	245
重量(kg)	3		

従来の重量物の吊上運搬作業において、今まで常識では不可能と考えられていたきずをつけずに吊れるクランプとして、安全第一を主眼に開発された画期的な吊クランプです。

普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずがついてはいけない場合は勿論、ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用ができない豎吊作業にも最適な、安心して使用できるクランプです。

吊上物の厚さを調整締付できる軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き「すべり」が生じない構造になっています。

オーバーロード等が発生すると、安全歯カムが強制的に働く構造となっています

安全歯カムにより落下を防止します。

ラチェットハンドル付

落下防止安全装置付

#### 代替品

品番	EA984DL-0.5
コメント	仕様ご確認下さい



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.